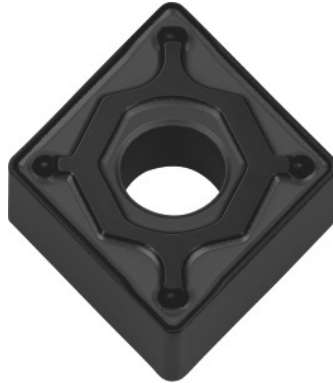


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120416, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	250162 HB7140-2
GTIN	4067263314943
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 120416 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

Technische Beschreibung

Beschichtung	beschichtet
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Sorte	HB7140-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min

Spanbrecher	VM
Toleranz	M
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Eckenradius	1,6 mm
Hauptanwendung	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120416
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen