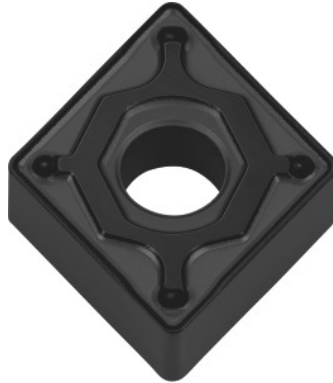


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 160612, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	250170 HB7140-2
GTIN	4067263314967
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 160612 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mmVorschub f : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min**Technische Beschreibung**

Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Sorte	HB7140-2
Spanbrecher	VM
Toleranz	M

Hauptanwendung	M
Beschichtung	beschichtet
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160612
Eckenradius	1,2 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen