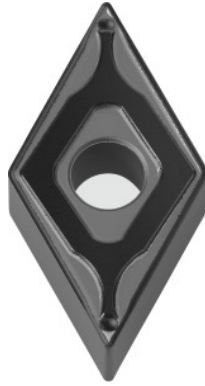


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 110404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	250752 HB7140-2
GTIN	4067263315070
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DNMG 110404 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 5 mm

Vorschub f : 0,2 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	VM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Beschichtung	beschichtet
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	HB7140-2

Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe a _p	0,5 - 5 mm
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Hauptanwendung	M
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v _c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Toleranz	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110404
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen