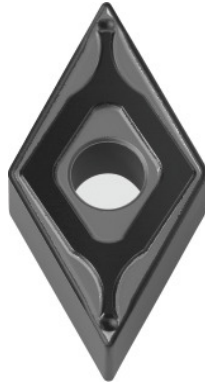


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	250760 HB7140-2
GTIN	4067263315094
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DNMG 150604 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 5 mm

Vorschub f : 0,2 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Beschichtung	beschichtet
Hauptanwendung	M
Toleranz	M
Eckenradius	0,4 mm
Schneidstoff	HM

Spanbrecher	VM
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Sorte	HB7140-2
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	DN.G 150604
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen