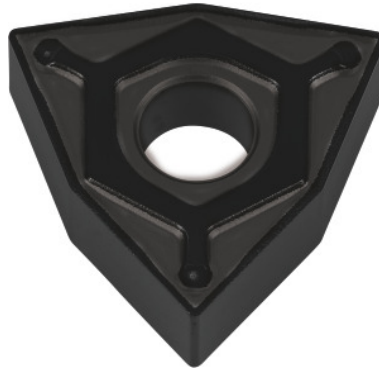


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	252070 HB7140-2
GTIN	4067263315438
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WNMG 080408 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mmVorschub f : 0,1 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	stark unterbrochen
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Beschichtung	beschichtet
Schneidstoff	HM

Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,1 - 0,5 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Sorte	HB7140-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Spanbrecher	VM
Toleranz	M
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen