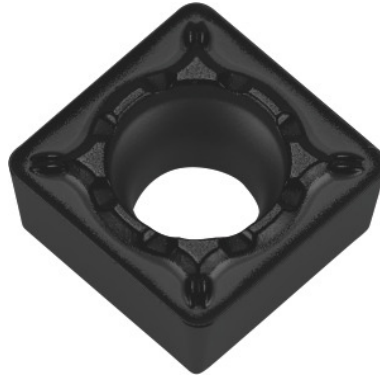


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260748 HB7140-2
GTIN	4067263315841
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SCMT 120404 HB7140-2 Eckenradius: 0,4 mm
Sorte: HB7140-2
Spanbrecher: VS
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 230 m/min

Technische Beschreibung

Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120404
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	4

Hauptanwendung	M
Spanbrecher	VS
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Beschichtung	beschichtet
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 m/min
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen