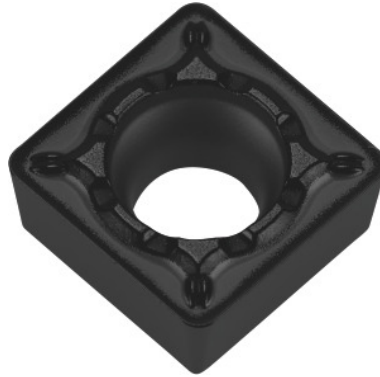


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 09T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260742 HB7140-2
GTIN	4067263315827
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Spanbrecher	VS
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Beschichtung	beschichtet
Sorte	HB7140-2
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T304
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	stark unterbrochen

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 m/min
Hauptanwendung	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen