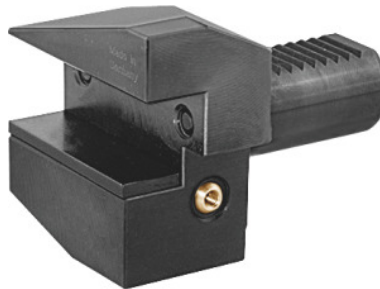


**Werkzeugaufnahme Form B3 radial rechts, kurz, Schaft-Ø d1: 40mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319027 40
GTIN	4067263201199
Artikelklasse	32V

Beschreibung**Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

l_1	22 mm
Schaft-Ø d ₁	40 mm
h_6	48 mm
h_2	25 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
b_1	85 mm
h_1	25 mm

l_2	44 mm
h_5	32,5 mm
b_2	42,5 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme