


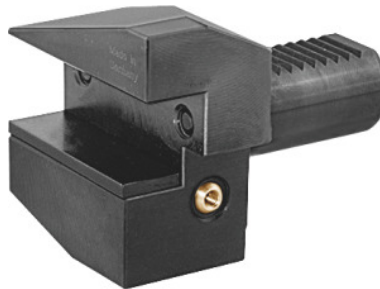

Werkzeugaufnahme Form B5 radial rechts, lang, Schaft-Ø d1: 30mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319047 30
GTIN	4067263201281
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
Schaft-Ø d ₁	30 mm
l ₂	40 mm
b ₂	65 mm
h ₂	29 mm
l ₁	22 mm
h ₁	20 mm

b ₁	100 mm
h ₅	28 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme