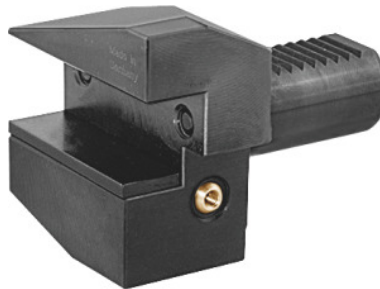


**Werkzeugaufnahme Form B5 radial rechts, lang, Schaft-Ø d1: 40mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319047 40
GTIN	4067263201298
Artikelklasse	32V

**Beschreibung****Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

**Verwendung:**

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technische Beschreibung**

$h_1$	25 mm
$h_2$	25 mm
$h_5$	32,5 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
$b_1$	118 mm
$l_2$	44 mm
$l_1$	22 mm

Schaft-Ø d <sub>1</sub>	40 mm
b <sub>2</sub>	75,5 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme