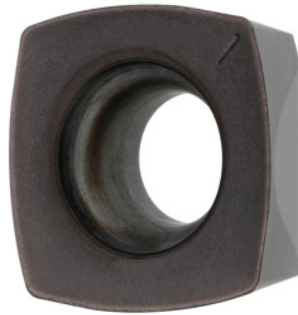


Garant**Fräs-Wendeschneidplatte XDLT 120408 ER, für Feedking HPC-Fräser, HB7635,
Typ: INOX**

Bestelldaten

Bestellnummer	212979 INOX
GTIN	4045197581822
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Hinweis:Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ Vorschub f_z pro Zahn: 1,07 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: XDLT 120408 ER

Typ: INOX

Eckenradius: 0,8 mm

Programmierradius bei $a_{p \max}$: 2,6 mm

Technische Beschreibung

Typ	INOX
ISO-Code Wendeschneidplatte	XDLT 120408 ER
Programmierradius bei $a_{p \max}$	2,6 mm
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	HB7635

Schneidstoff	HM
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	1,8 mm
Vorschub f_z pro Zahn	1,07 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	45 m/min	S
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		