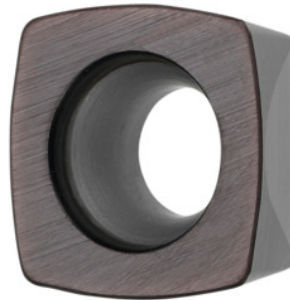


**Garant**
**XDLW 09T308 TN, HB7705, Typ: HART**


## Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 212955 HART   |
| GTIN          | 4045197321268 |
| Artikelklasse | 21A           |

## Beschreibung

### Hinweis:

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\max}$

Vorschub  $f_z$  pro Zahn: 0,43 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: XDLW 09T308 TN

Typ: HART

Eckenradius: 0,8 mm

Programmierradius bei  $a_{p\max}$ : 1,99 mm

## Technische Beschreibung

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Typ                               | HART           |
| ISO-Code Wendeschneidplatte       | XDLW 09T308 TN |
| Programmierradius bei $a_{p\max}$ | 1,99 mm        |
| Eckenradius                       | 0,8 mm         |
| Sorte                             | HB7705         |
| Schneidstoff                      | HM             |

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$ | 1,15 mm                       |
| Vorschub $f_z$ pro Zahn           | 0,43 mm                       |
| Anzahl Wechsel/Schneiden          | 4                             |
| Produktart                        | Wendeschneidplatte zum Fräsen |