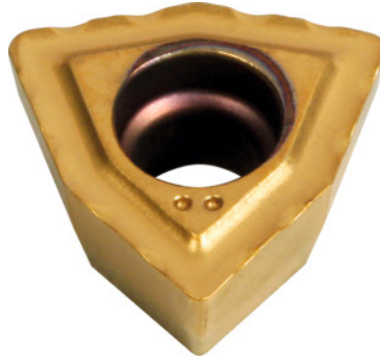


**Garant****Bohr-Wendeschneidplatte WOEX 040304 E, für Universal-Wendeplatten-Vollbohrer, HB7635, Typ: INOX**

## Bestelldaten

Bestellnummer	232570 INOX
GTIN	4045197346513
Artikelklasse	21E

## Beschreibung

**Passend für:**

GARANT Wendeplatten-Vollbohrer Nr. 232298; 232300; 232302; 232310.

Zerspanungsstrategie: MTC

Vorschub f: 0,08 mm/U

## Technische Beschreibung

Vorschub f	0,08 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 040304 E
Sorte	HB7635
Schneidstoff	HM
Zerspanungsstrategie	MTC
Produktart	Wendeschneidplatte zum Bohren

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	275 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	275 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	215 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	165 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	80 m/min	S
nass maximal	geeignet		