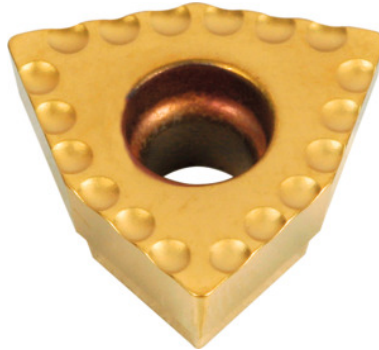


Garant**Bohr-Wendeschneidplatte WOEX 05T304 E, für Universal-Wendeplatten-Vollbohrer, HB7635, Typ: ST500****Bestelldaten**

Bestellnummer	232640 ST500
GTIN	4045197346575
Artikelklasse	21E

Beschreibung**Passend für:**

GARANT Wendeplatten-Vollbohrer Nr. 232298; 232300; 232302; 232310.

Hinweis:**Nicht auf Innenschneiden der Vollbohrer verwenden!**

Zerspanungsstrategie: MTC

Vorschub f: 0,12 mm/U

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,12 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 05T304 E
Sorte	HB7635
Schneidstoff	HM
Zerspanungsstrategie	MTC

Produktart

Wendescheidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	275 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	275 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	215 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	165 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	80 m/min	S
nass maximal	geeignet		