


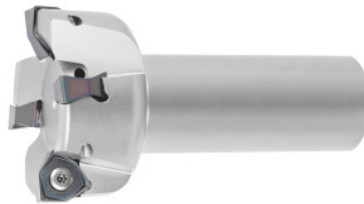

Eckfräser 90° MFWN mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten WNMU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 63/4mm



Bestelldaten

Bestellnummer	225600 63/4
GTIN	4960664647408
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:

Fräser mit doppelseitigen Wendeschneidplatten.

Die Kombination aus Anstellwinkel, Spanraumausführung sowie Geometrien und Schneidwinkel der Wendeschneidplatten sorgen für hervorragende Zerspanungsleistung, Spanabfuhr, Standzeit und niedrige Schnittkräfte und somit für eine hohe Wirtschaftlichkeit.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	110 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	8 mm
Schneiden-Ø D_c	63 mm
Wendeplattenschraube	229700 (T15; 4,2 Nm)
passende Wendeschneidplatte	WNMU 0806..
Schaft-Ø D_s h6	32 mm
Auskraglänge L_1	30 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Schaftausführung	Zylinderschaft

Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229700
---------------	--------