




## Eckfräser 90° MECH11 mit Bohrung, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Zeff: 40/4mm

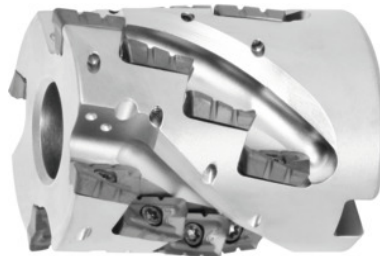

### Bestelldaten

Bestellnummer	227455 40/4
GTIN	4960664526390
Artikelklasse	250

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gekerbte Wendeschneidplatten für reduzierte Schnittkräfte und Vibrationen. Im Vergleich werden größere Eingriffsbreiten  $a_e$  bei gleicher Schnitttiefe  $a_p$  ermöglicht. Hohe Produktivität auch auf leistungsschwächeren Maschinen möglich.

### Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	BDMT 11T308
Gesamtlänge $L_{ges}$	50 mm
passende Wendeschneidplatte	BDMT 11T308
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	37 mm
Schneiden-Ø $D_c$	40 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	16 mm
effektive Schneidenanzahl $Z_{eff}$	4
Wendeplattenschraube	229708 (T8; 1,2 Nm)
Anzahl Wendeschneidplatten	16

Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	nein
Produktart	Eckfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	229708
---------------	--------