


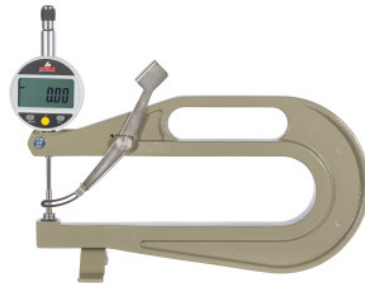

Digitaler Dickenschnellmesser, Messbereich: 0-25mm



Bestelldaten

Bestellnummer	438192 0-25
GTIN	4031452200461
Artikelklasse	46C

Beschreibung

Ausführung:

Datenübetragung über RS 232 oder USB mit Datenübertragungskabel (nicht im Lieferumfang enthalten) möglich.

Digitaler Dickenschnellmesser mit Abhebetaste (Messkraft unabhängig vom Benutzer), Rahmen in Leichtbauweise, lackiert. Messflächen gehärtet und geschliffen.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Technische Beschreibung

Anzahl enthaltener Batterien	1
Messflächen-Ø	10 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Ausladung	200 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Ablesung	0,01 mm
Batterietyp	Knopfzelle

Messbereich	0 - 25 mm
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Messabweichung E MPE (Messbereich)	0,02 mm
Norm	Werksnorm
Ausführung Messfläche	gehärtet und geschliffen
Messtechnik	digital
Kalibrierung	C6
Produktart	Dickenschnellmesser

Dienstleistungen

KalibrierungDickenschnellmesser maximaler Messbereich 200	023420 200
DAkkS-KalibrierungDickenschnellmesser maximaler Messbereich 30	023430 30

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
--	---------------