


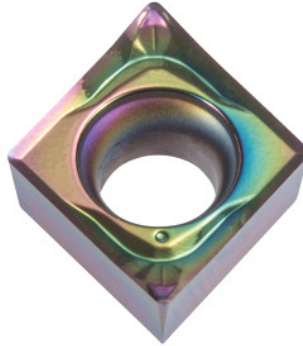

Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PDL010



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 260097 PDL010 |
| GTIN | 4960664882472 |
| Artikelklasse | 25E |

Beschreibung

CC.T 09T304 PDL010 Sorte: PDL010

Spanbrecher: AP

Toleranz: G

Schnitttiefe a_p : 0,1 - 1 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 400 m/min

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Vorschub f | 0,05 - 0,25 mm/U |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 09T304 |
| Spanbrecher | AP |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten |
| Toleranz | G |

| | |
|---|-------------------------------|
| Beschichtung | beschichtet |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen |
| Schnitttiefe a_p | 0,1 - 1 mm |
| Eckenradius | 0,4 mm |
| Schneidstoff | HM |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 100 - 400 m/min |
| Hauptanwendung | N |
| Sorte | PDL010 |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |