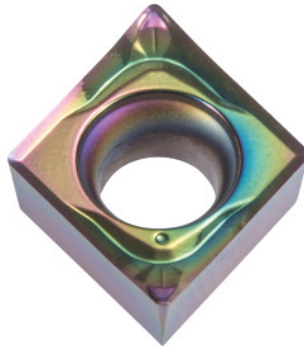


**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060202, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PDL010****Bestelldaten**

Bestellnummer	260091 PDL010
GTIN	4960664882441
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CC.T 060202 PDL010 Sorte: PDL010

Spanbrecher: AP

Toleranz: G

Schnitttiefe a_p : 0,1 - 1 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 400 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Beschichtung	beschichtet
Eckenradius	0,2 mm
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 400 m/min

Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060202
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe a_p	0,1 - 1 mm
Sorte	PDL010
Toleranz	G
Spanbrecher	AP
Hauptanwendung	N
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen