


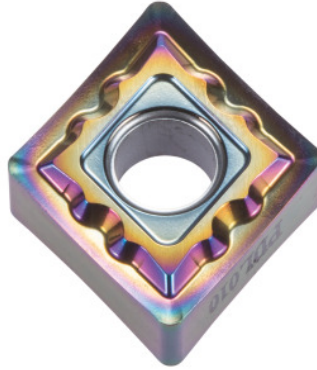

Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: PDL010



Bestelldaten

Bestellnummer	250212 PDL010
GTIN	4960664848607
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CNMG 120408 PDL010 Sorte: PDL010
Spanbrecher: AH
Schnitttiefe a_p : 1 - 3,5 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 200 - 600 m/min

Technische Beschreibung

Beschichtung	beschichtet
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe a_p	1 - 3,5 mm

Hauptanwendung	N
Sorte	PDL010
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	200 - 600 m/min
Spanbrecher	AH
Eckenradius	0,8 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen