


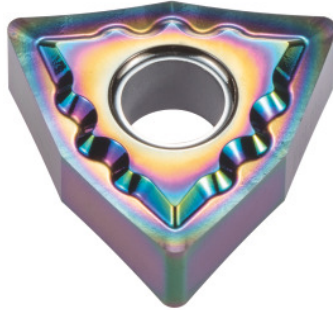

## Dreh-Wendeschneidplatte WN.G 080408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: PDL010



### Bestelldaten

Bestellnummer	252114 PDL010
GTIN	4960664848584
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

WN.G 080408 PDL010 Sorte: PDL010  
 Spanbrecher: AH  
 Toleranz: G  
 Schnitttiefe  $a_p$ : 1 - 3,5 mm  
 Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/U  
 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 200 - 600 m/min

### Technische Beschreibung

Vorschub $f$	0,1 - 0,4 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	N
Toleranz	G
Beschichtung	beschichtet
Spanbrecher	AH

Sorte	PDL010
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	200 - 600 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_p$	1 - 3,5 mm
Eckenradius	0,8 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen