




## Dreh-Wendeschneidplatte WN.G 080404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: PDL010

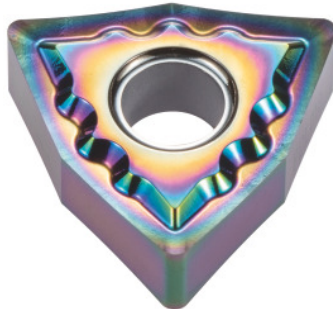

### Bestelldaten

Bestellnummer	252112 PDL010
GTIN	4960664848577
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Hauptanwendung	N
Beschichtung	beschichtet
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	200 - 600 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_p$	1 - 3,5 mm
Spanbrecher	AH
Schneidstoff	HM
Vorschub $f$	0,1 - 0,4 mm/U
Sorte	PDL010
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Toleranz	G

ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen