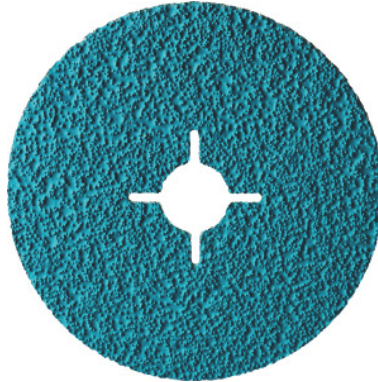


**Fiberscheibe Actirox AF 890 (CER), Ø 180 mm, Körnung: 60****Bestelldaten**

Bestellnummer	566444 60
GTIN	4018875585566
Artikelklasse	56V

Beschreibung**Ausführung:**

Zerreifeste, aber sehr schmiegsame **Vulkanfiber**. Bohrung 22,23 mm und Kreuzschlitze.
Spitzentyp VSM Actrirox AF 890 Fiberscheiben **mit hchster und aggressivster Schleifleistung**.
Khler Schliff und hervorragende Standzeit.

Kornart: **100% geometrisch geformtes VSM Keramikkorn** mit schleifaktiver Beschichtung (TOP SIZE).

Verwendung:

Auf Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit mit Schleiftellern Nr.
566650 / 6670. Zum **Schleifen ebener oder gewlbter Flchen** mit hoher **Flexibilitt**.

Technische Beschreibung

Scheiben-Ø	180 mm
Krnung	60
Serie	Actirox
Schleifmittel	Keramik-ZA-Mischkorn mit schleifaktiver Beschichtung (TOP SIZE)

Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Schleifmittelunterlage	Vulkanfiber
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 180 mm
Bohrungs-Ø	22,23 mm
optimiert für Werkstoff	Aluminium
optimiert für Werkstoff	INOX
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Fiberscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
trocken	geeignet		