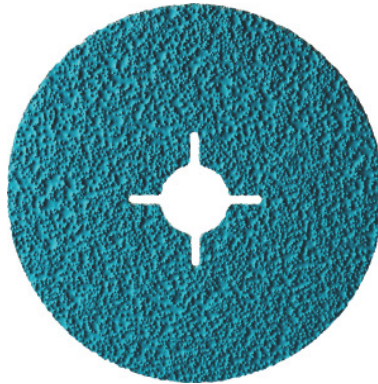


**Fiberscheibe Actirox AF 890 (CER), Ø 115 mm, Körnung: 60****Bestelldaten**

Bestellnummer	566442 60
GTIN	4018875585375
Artikelklasse	56V

**Beschreibung****Ausführung:**

Zerreifeste, aber sehr schmiegsame **Vulkanfiber**. Bohrung 22,23 mm und Kreuzschlitze. Spitzentyp VSM Actirox AF 890 Fiberscheiben **mit hochster und aggressivster Schleifleistung**. Kuhler Schliff und hervorragende Standzeit.

Kornart: **100% geometrisch geformtes VSM Keramikkorn** mit schleifaktiver Beschichtung (TOP SIZE).

**Verwendung:**

Auf Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit mit Schleiftellern Nr. 566650 / 6670. Zum **Schleifen ebener oder gewolbter Flachen** mit hoher **Flexibilitat**.

**Technische Beschreibung**

Scheiben-Ø	115 mm
Kornung	60
Serie	Actirox
Schleifmittel	Keramik-ZA-Mischkorn mit schleifaktiver Beschichtung (TOP SIZE)

Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Schleifmittelunterlage	Vulkanfiber
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 115 mm
Bohrungs-Ø	22,23 mm
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Aluminium
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Fiberscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
trocken	geeignet		