


## Schleif- und Kontrollschraubstock mit Schnellverstellung, Backenbreite A: 120mm

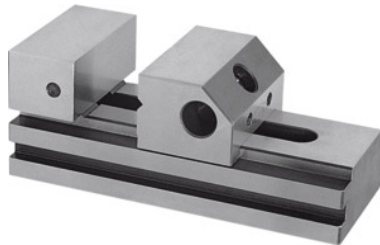

### Bestelldaten

Bestellnummer	363240 120
GTIN	4067263239550
Artikelklasse	32K

### Beschreibung

#### Ausführung:

Eingeschliffenes Prisma.

Ganz aus Stahl; durchgehärtet und **allseitig geschliffen** für 4-Seiten-Bearbeitung.

**Mit Schnellverstellung (spindellos).**

#### Verwendung:

Zum **lehrengenauen Bearbeiten und kontrollieren.**

#### Genauigkeit:

Innerhalb **0,005 mm** / 100 mm.

#### Lieferumfang:

Inklusive stabilem **Etui.**

### Technische Beschreibung

Gesamtlänge a	255 mm
Grundkörperhöhe G	55 mm
Backenhöhe C	40 mm
Gewicht	13,9 kg
maximaler Spannbereich b	140 mm
Gesamtbreite B	120 mm

Backenbreite A	120 mm
Produktart	Kontrollschraubstock

---

## Zubehör

Ersatz Spanneinheit komplett für Größe 120 mm	363245 120
---	------------