


## Schleif- und Kontrollschraubstock mit Schnellverstellung, Backenbreite A: 70mm

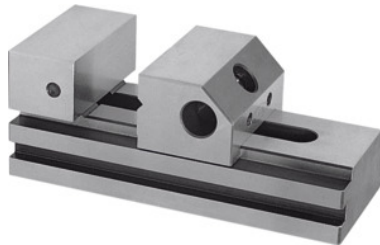

### Bestelldaten

Bestellnummer	363240 70
GTIN	4067263239543
Artikelklasse	32K

### Beschreibung

#### Ausführung:

Eingeschliffenes Prisma.

Ganz aus Stahl; durchgehärtet und **allseitig geschliffen** für 4-Seiten-Bearbeitung.

**Mit Schnellverstellung (spindellos).**

#### Verwendung:

Zum **lehrengenauen Bearbeiten und kontrollieren.**

#### Genauigkeit:

Innerhalb **0,005 mm** / 100 mm.

#### Lieferumfang:

Inklusive stabilem **Etui.**

### Technische Beschreibung

Backenhöhe C	30 mm
Grundkörperhöhe G	32 mm
Gewicht	3 kg
Backenbreite A	70 mm
Gesamtlänge a	160 mm
Gesamtbreite B	70 mm

maximaler Spannbereich b	80 mm
Produktart	Kontrollschraubstock

---

## Zubehör

Ersatz Spanneinheit komplett für Größe 70 mm	363245 70
--	-----------