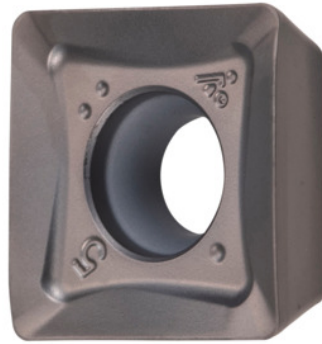


Garant
Fräs-Wendeschneidplatte SOMT 120508 PDER, für Softcut® HSI, CU7530, Typ: ST500


Bestelldaten

Bestellnummer	214864 ST500
GTIN	4045197610652
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Ausführung:

Verstärkte Plattendicke für höchste Zerspanungsanforderungen. Verschleißschutz durch modernste Beschichtung.

Cermet.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$.

Eckenradius: 0,8 mm

Vorschub f_z pro Zahn: 0,2 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,2 mm
Typ	ST500
Eckenradius	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOMT 120508 PDER

Sorte	CU7530
Schneidstoff	Cermet
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	270 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	260 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	210 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	100 m/min	M
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		