


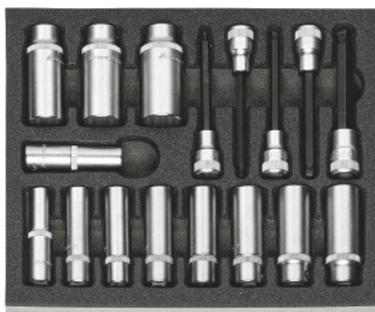

Ergänzungs-Sortiment 3/8 Zoll, Anzahl der Werkzeuge: 17



Bestelldaten

Bestellnummer	953714 17
GTIN	4067263723592
Artikelklasse	91A

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossoporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Die Hartschaumeinsätze füllen 1/4 (10 G × 8 G bzw. 250 × 200 mm) oder 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) der Schubladennutzfläche.

Passend für:

GARANT Werkstattwägen mit Vollauszug-Schubladen und neuem Schubladenrastermaß von **20 G × 16 G** bzw. 500 × 400 mm (B × T).

Schäume der Größe 10 G × 8 G passen in Shadowboards Nr. 923210 Gr. 250 (2 Schäume je Shadowboard).

Lieferumfang:

HOLEX 12-kant Einsatz Nr. 637320 Gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22: je 1 St.

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953714: 1 St.

HOLEX 6-kant Schraubendreher-Einsatz extra lang Nr. 637613 Gr. 4; 5; 6; 8; 10: je 1 St.

Technische Beschreibung

Tiefe	250 mm
Tiefe in G	10

Breite	200 mm
Ausführung	mit Steckschlüssel
Breite in G	8
Anzahl der Werkzeuge	17
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm
Füllgrad einer Schublade in G	8×10
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Produktart	Hartschaumeinlage

Zubehör

Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 953714	952001 953714
12-kant-Einsatz 3/8 Zolllang Schlüsselweite 10 mm	637320 10
12-kant-Einsatz 3/8 Zolllang Schlüsselweite 11 mm	637320 11
12-kant-Einsatz 3/8 Zolllang Schlüsselweite 12 mm	637320 12
12-kant-Einsatz 3/8 Zolllang Schlüsselweite 13 mm	637320 13
12-kant-Einsatz 3/8 Zolllang Schlüsselweite 14 mm	637320 14
12-kant-Einsatz 3/8 Zolllang Schlüsselweite 15 mm	637320 15
12-kant-Einsatz 3/8 Zolllang Schlüsselweite 16 mm	637320 16
12-kant-Einsatz 3/8 Zolllang Schlüsselweite 17 mm	637320 17
12-kant-Einsatz 3/8 Zolllang Schlüsselweite 18 mm	637320 18
12-kant-Einsatz 3/8 Zolllang Schlüsselweite 19 mm	637320 19
12-kant-Einsatz 3/8 Zolllang Schlüsselweite 21 mm	637320 21
12-kant-Einsatz 3/8 Zolllang Schlüsselweite 22 mm	637320 22
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zolllang, mit Kugelkopf Sechskant 10 mm	637613 10
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zolllang, mit Kugelkopf Sechskant 4 mm	637613 4
	637613 5

6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zolllang, mit
Kugelkopf Sechskant 5 mm

6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zolllang, mit
Kugelkopf Sechskant 6 mm

637613 6

6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zolllang, mit
Kugelkopf Sechskant 8 mm

637613 8