


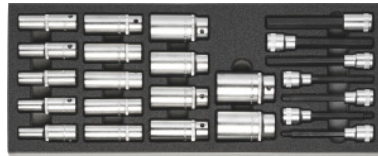

Ergänzungs-Sortiment 1/2 Zoll, Anzahl der Werkzeuge: 23



Bestelldaten

Bestellnummer	953755 23
GTIN	4067263723622
Artikelklasse	91A

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Die Hartschaumeinsätze füllen 1/4 (10 G × 8 G bzw. 250 × 200 mm) oder 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) der Schubladennutzfläche.

Passend für:

GARANT Werkstattwägen mit Vollauszug-Schubladen und neuem Schubladenrastermaß von **20 G × 16 G** bzw. 500 × 400 mm (B × T).

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953755: 1 St.

HOLEX 12-kant Einsatz Nr. 642520 Gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: je 1 St.

HOLEX 6-kant Schraubendreher-Einsatz Nr. 643313 Gr. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: je 1 St.

Technische Beschreibung

Tiefe in G	20
Breite in G	8
Tiefe	500 mm
Anzahl der Werkzeuge	23
Breite	200 mm

Ausführung	mit Steckschlüssel
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm
Füllgrad einer Schublade in G	8x20
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Produktart	Hartschaumeinlage

Zubehör

Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 953755	952001 953755
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll Schlüsselweite 10 mm	642520 10
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll Schlüsselweite 11 mm	642520 11
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll Schlüsselweite 12 mm	642520 12
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll Schlüsselweite 13 mm	642520 13
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll Schlüsselweite 14 mm	642520 14
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll Schlüsselweite 15 mm	642520 15
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll Schlüsselweite 16 mm	642520 16
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll Schlüsselweite 17 mm	642520 17
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll Schlüsselweite 18 mm	642520 18
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll Schlüsselweite 19 mm	642520 19
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll Schlüsselweite 21 mm	642520 21
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll Schlüsselweite 22 mm	642520 22
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll Schlüsselweite 24 mm	642520 24
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll Schlüsselweite 27 mm	642520 27
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll Schlüsselweite 30 mm	642520 30
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll Schlüsselweite 32 mm	642520 32
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang Sechskant 10 mm	643313 10
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang Sechskant 12 mm	643313 12

6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang Sechskant
14 mm

643313 14

6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang Sechskant 5
mm

643313 5

6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang Sechskant 6
mm

643313 6

6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang Sechskant 7
mm

643313 7

6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang Sechskant 8
mm

643313 8