


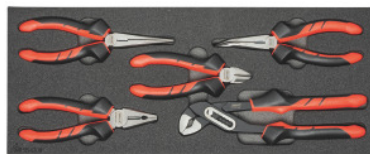

## Zangen-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 5



### Bestelldaten

Bestellnummer	954208 5
GTIN	4067263906469
Artikelklasse	91A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Die Hartschaumeinsätze füllen 1/4 (10 G × 8 G bzw. 250 × 200 mm) oder 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) der Schubladennutzfläche.

#### Passend für:

**GARANT Werkstattwägen** mit Vollauszug-Schubladen und neuem Schubladenrastermaß von **20 G × 16 G** bzw. 500 × 400 mm (B × T).

#### Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954208: 1 St.  
 HOLEX Vanadium-Kombizange Nr. 702995 Gr. 180: 1 St.  
 HOLEX Wasserpumpenzange Nr. 706145 Gr. 250: 1 St.  
 HOLEX Flachrundzange gerade Nr. 713195 Gr. 200: 1 St.  
 HOLEX Flachrundzange abgewinkelt Nr. 713595 Gr. 200: 1 St.  
 HOLEX Seitenschneider Nr. 725245 Gr. 160: 1 St.

### Technische Beschreibung

Tiefe	500 mm
Ausführung	mit Zangen
Tiefe in G	20
Breite	200 mm

Anzahl der Werkzeuge	5
Breite in G	8
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm
Füllgrad einer Schublade in G	8×20
Produktart	Hartschaumeinlage

## Zubehör

Vanadium-Kombizange, blank, mit 2K-Griffhüllen ganze Länge 180 mm	702995 180
Wasserpumpenzange atramentiert, mit Griffhüllen ganze Länge 250 mm	706145 250
Flachrundzange gerade, blank, mit Griffhüllen ganze Länge 200 mm	713195 200
Flachrundzange abgewinkelt, blank, mit Griffhüllen ganze Länge 200 mm	713595 200
Seitenschneider blank, mit Griffhüllen ganze Länge 160 mm	725245 160
Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 954208	952001 954208