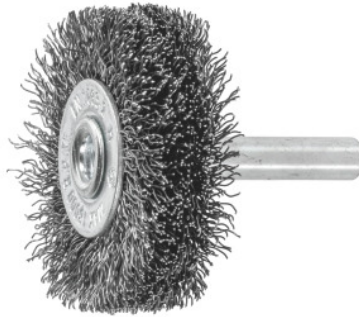


HOLEX**Schaft-Rundbürste Stahldraht 0,30 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1:
40X10mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 574050 40X10 |
| GTIN | 4067263906995 |
| Artikelklasse | 57H |

Beschreibung**Ausführung:**

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, **Schaft-Ø 6 mm.**

Verwendung:

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung. Zum Entrosten, Entzundern, Reinigen.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Besatzbreite L ₁ | 10 mm |
| Bürsten-Ø D ₁ | 40 mm |
| maximale Drehzahl | 18000 min ⁻¹ |
| Besatzlänge H ₁ | 9 mm |
| Schaft-Ø D _s | 6 mm |
| Borstenstärke | 0,3 mm |

| | |
|----------------|------------|
| Besatzmaterial | Stahldraht |
| Zopfung | gewellt |
| Produktart | Rundbürste |