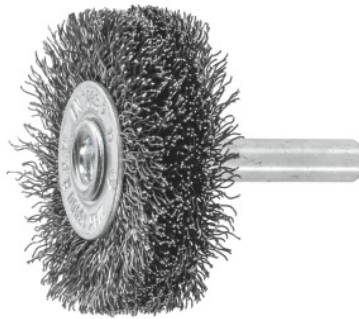


HOLEX**Schaft-Rundbürste Stahldraht 0,20 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1:
30X6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574150 30X6
GTIN	4067263907046
Artikelklasse	57H

Beschreibung**Ausführung:**

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, **Schaft-Ø 6 mm.**

Verwendung:

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung. Zum Entrosten, Entzundern, Reinigen.

Technische Beschreibung

Borstenstärke	0,2 mm
Besatzlänge H ₁	6 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm
Bürsten-Ø D ₁	30 mm
Besatzbreite L ₁	6 mm
maximale Drehzahl	20000 min ⁻¹

Besatzmaterial	Stahldraht
Zopfung	gewellt
Produktart	Rundbürste