


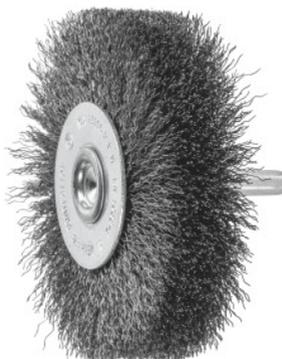

Schaft-Rundbürste Stahldraht 0,20 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1: 80X18mm



Bestelldaten

Bestellnummer	574150 80X18
GTIN	4067263907091
Artikelklasse	57H

Beschreibung

Ausführung:

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, **Schaft-Ø 6 mm.**

Verwendung:

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung. Zum Entrosten, Entzundern, Reinigen.

Technische Beschreibung

Bürsten-Ø D ₁	80 mm
maximale Drehzahl	15000 min ⁻¹
Schaft-Ø D _s	6 mm
Besatzbreite L ₁	13 mm
Besatzlänge H ₁	20 mm
Besatzmaterial	Stahldraht

Zopfung	gewellt
Produktart	Rundbürste