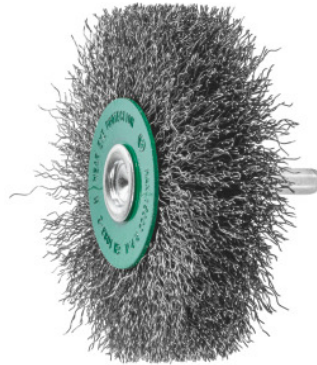


**HOLEX****Schaft-Rundbürste INOX-Draht 0,30 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1:  
80X18mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574225 80X18
GTIN	4067263934738
Artikelklasse	57H

**Beschreibung****Ausführung:**

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, **Schaft-Ø 6 mm.**

**Verwendung:**

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung. Zum Entrosten, Entzundern, Reinigen.

**Technische Beschreibung**

Besatzbreite L <sub>1</sub>	18 mm
Borstenstärke	0,3 mm
Bürstenbreite	18 mm
Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	80 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
maximale Drehzahl	15000 min <sup>-1</sup>

Besatzlänge H <sub>1</sub>	20 mm
Besatzmaterial	INOX-Draht
Zopfung	gewellt
Produktart	Rundbürste