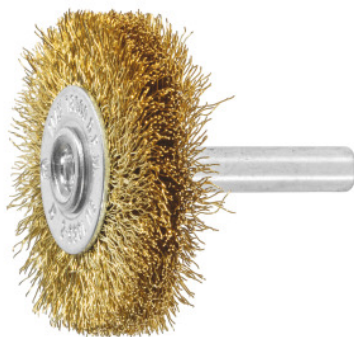


HOLEX**Schaft-Rundbürste Messingdraht 0,20 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1:
40X10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574360 40X10
GTIN	4067263934813
Artikelklasse	57H

Beschreibung**Ausführung:**

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, **Schaft-Ø 6 mm.**

Verwendung:

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung. Für anspruchsvolle Entgrat- und Bürstarbeiten auf NE-Metallen.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	6 mm
maximale Drehzahl	18000 min ⁻¹
Besatzbreite L ₁	10 mm
Borstenstärke	0,2 mm
Bürsten-Ø D ₁	40 mm
Besatzlänge H ₁	9 mm

Besatzmaterial	Messingdraht
Zopfung	gewellt
Produktart	Rundbürste