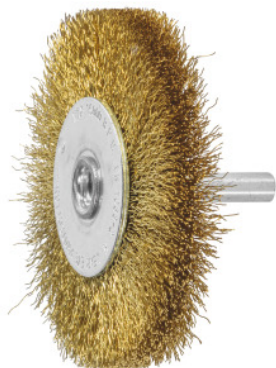


HOLEX**Schaft-Rundbürste Messingdraht 0,20 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1:
70X16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574360 70X16
GTIN	4067263934844
Artikelklasse	57H

Beschreibung**Ausführung:**

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, **Schaft-Ø 6 mm.**

Verwendung:

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung. Für anspruchsvolle Entgrat- und Bürstarbeiten auf NE-Metallen.

Technische Beschreibung

Besatzlänge H ₁	19 mm
Besatzbreite L ₁	16 mm
Borstenstärke	0,2 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm
Bürsten-Ø D ₁	70 mm
maximale Drehzahl	15000 min ⁻¹

Besatzmaterial	Messingdraht
Zopfung	gewellt
Produktart	Rundbürste