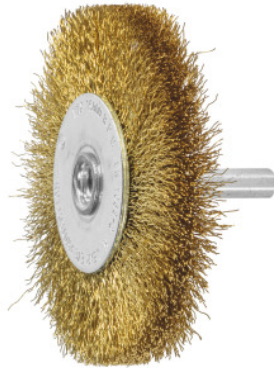


HOLEX**Schaft-Rundbürste Messingdraht 0,20 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1:
60X15mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 574360 60X15 |
| GTIN | 4067263934820 |
| Artikelklasse | 57H |

Beschreibung**Ausführung:**

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, **Schaft-Ø 6 mm.**

Verwendung:

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung. Für anspruchsvolle Entgrat- und Bürstarbeiten auf NE-Metallen.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Bürsten-Ø D ₁ | 60 mm |
| Besatzbreite L ₁ | 15 mm |
| maximale Drehzahl | 15000 min ⁻¹ |
| Schaft-Ø D _s | 6 mm |
| Borstenstärke | 0,2 mm |
| Besatzlänge H ₁ | 17 mm |

| | |
|----------------|--------------|
| Besatzmaterial | Messingdraht |
| Zopfung | gewellt |
| Produktart | Rundbürste |