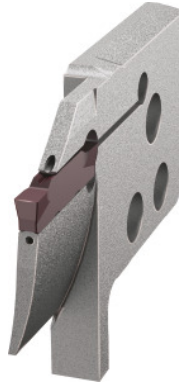


Garant**Vario plus eco Schneidenträger konvex für Planeinstich, rechts, Ø-Bereich
Einstich D1 / D2: 26/34mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	274512 26/34
GTIN	4067263934967
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

Optimierte Systemstabilität durch mehrfache Schraubenklemmung und Formschluss.

Passend für:

Klemmhalter Nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Hinweis:

D_1 = minimaler Ø für den 1. Einstich / D_2 = maximaler Ø für den 1. Einstich.

Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe t_{max}	16 mm
Serie	Eco
passende Wendeschneidplatte	Nr. 273656 – 273749
minimaler 1. Einstich-Ø D_1	26 mm

Datenblatt

maximaler 1. Einstich-Ø D ₂	34 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Stechbreite w	2 mm
Produktart	Schneidenträger