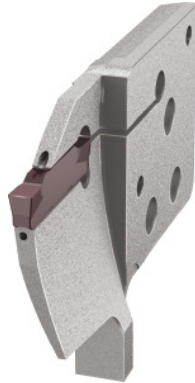


Garant**Vario plus eco Schneidenträger konvex für Planeinstich, links, Ø-Bereich
Einstich D1 / D2: 82/110mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	274513 82/110
GTIN	4067263950400
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

Optimierte Systemstabilität durch mehrfache Schraubenklemmung und Formschluss.

Passend für:

Klemmhalter Nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Hinweis:

D₁ = minimaler Ø für den 1. Einstich / D₂ = maximaler Ø für den 1. Einstich.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	Nr. 273656 – 273749
Serie	Eco
minimaler 1. Einstich-Ø D ₁	82 mm
maximaler 1. Einstich-Ø D ₂	110 mm

Datenblatt

maximale Schnitttiefe t_{\max}	16 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Stechbreite w	2 mm
Produktart	Schneidenträger