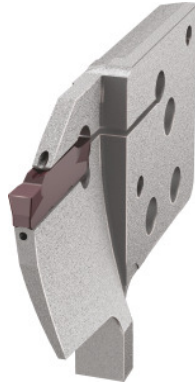


Garant**Vario plus eco Schneidenträger konvex für Planeinstich, links, Ø-Bereich
Einstich D1 / D2: 105/143mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	274513 105/143
GTIN	4067263950417
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

Optimierte Systemstabilität durch mehrfache Schraubenklemmung und Formschluss.

Passend für:

Klemmhalter Nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Hinweis:

D_1 = minimaler Ø für den 1. Einstich / D_2 = maximaler Ø für den 1. Einstich.

Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe t_{max}	18 mm
minimaler 1. Einstich-Ø D_1	105 mm
passende Wendeschneidplatte	Nr. 273656 – 273749
maximaler 1. Einstich-Ø D_2	143 mm

Datenblatt

Serie	Eco
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Stechbreite w	2 mm
Produktart	Schneidenträger