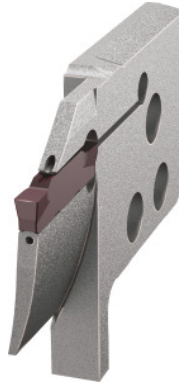


Garant**Vario plus Eco Schneidenträger konvex für Planeinstich, rechts, Ø-Bereich
Einstich D1 / D2: 138/190mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 274512 138/190 |
| GTIN | 4067263950349 |
| Artikelklasse | 21U |

Beschreibung**Ausführung:**

Optimierte Systemstabilität durch mehrfache Schraubenklemmung und Formschluss.

Passend für:

Klemmhalter Nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Hinweis:

D₁ = minimaler Ø für den 1. Einstich / D₂ = maximaler Ø für den 1. Einstich.

Technische Beschreibung

| | |
|--|---------------------|
| maximaler 1. Einstich-Ø D ₂ | 190 mm |
| passende Wendeschneidplatte | Nr. 273656 – 273749 |
| maximale Schnitttiefe t _{max} | 18 mm |
| Serie | Vario plus Eco |

| | |
|--|-----------------|
| minimaler 1. Einstich-Ø D ₁ | 138 mm |
| Einsatzart | rechts |
| Innenkühlung | ja |
| Stechbreite w | 2 mm |
| Produktart | Schneidenträger |