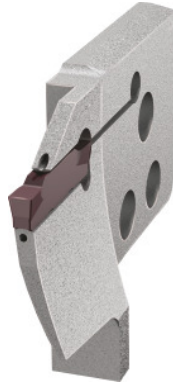


**Garant****Vario plus eco Schneidenträger konkav für Planeinstich, rechts, Ø-Bereich  
Einstich D1 / D2: 41/53mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 274514 41/53  |
| GTIN          | 4067263950455 |
| Artikelklasse | 21U           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Optimierte Systemstabilität durch mehrfache Schraubenklemmung und Formschluss.

**Passend für:**

Klemmhalter Nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Achtung:**

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

**Hinweis:**

D<sub>1</sub> = minimaler Ø für den 1. Einstich / D<sub>2</sub> = maximaler Ø für den 1. Einstich.

**Technische Beschreibung**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Serie                                  | Eco                 |
| passende Wendeschneidplatte            | Nr. 273656 – 273749 |
| maximaler 1. Einstich-Ø D <sub>2</sub> | 53 mm               |
| minimaler 1. Einstich-Ø D <sub>1</sub> | 41 mm               |

## Datenblatt

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| maximale Schnitttiefe $t_{\max}$ | 16 mm           |
| Einsatzart                       | rechts          |
| Innenkühlung                     | ja              |
| Stechbreite $w$                  | 2 mm            |
| Produktart                       | Schneidenträger |