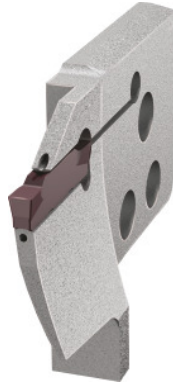


**Garant****Vario plus eco Schneidenträger konkav für Planeinstich, rechts, Ø-Bereich  
Einstich D1 / D2: 33/43mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	274514 33/43
GTIN	4067263950448
Artikelklasse	21U

**Beschreibung****Ausführung:**

Optimierte Systemstabilität durch mehrfache Schraubenklemmung und Formschluss.

**Passend für:**

Klemmhalter Nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Achtung:**

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

**Hinweis:**

$D_1$  = minimaler Ø für den 1. Einstich /  $D_2$  = maximaler Ø für den 1. Einstich.

**Technische Beschreibung**

Serie	Eco
maximale Schnitttiefe $t_{max}$	16 mm
maximaler 1. Einstich-Ø $D_2$	43 mm
passende Wendeschneidplatte	Nr. 273656 – 273749

## Datenblatt

minimaler 1. Einstich-Ø D <sub>1</sub>	33 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Stechbreite w	2 mm
Produktart	Schneidenträger