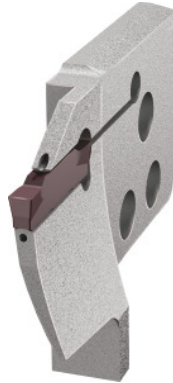


Garant**Vario plus eco Schneidenträger konkav für Planeinstich, rechts, Ø-Bereich
Einstich D1 / D2: 51/67mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	274514 51/67
GTIN	4067263950462
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

Optimierte Systemstabilität durch mehrfache Schraubenklemmung und Formschluss.

Passend für:

Klemmhalter Nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Hinweis:

D_1 = minimaler Ø für den 1. Einstich / D_2 = maximaler Ø für den 1. Einstich.

Technische Beschreibung

maximaler 1. Einstich-Ø D_2	67 mm
maximale Schnitttiefe t_{max}	16 mm
passende Wendeschneidplatte	Nr. 273656 – 273749
minimaler 1. Einstich-Ø D_1	51 mm

Datenblatt

Serie	Eco
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Stechbreite w	2 mm
Produktart	Schneidenträger