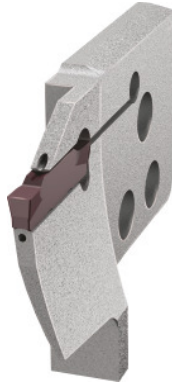


Garant**Vario plus Eco Schneidenträger konkav für Planeinstich, rechts, Ø-Bereich
Einstich D1 / D2: 138/190mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	274514 138/190
GTIN	4067263950509
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

Optimierte Systemstabilität durch mehrfache Schraubenklemmung und Formschluss.

Passend für:

Klemmhalter Nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Hinweis:

D_1 = minimaler Ø für den 1. Einstich / D_2 = maximaler Ø für den 1. Einstich.

Technische Beschreibung

Serie	Vario plus Eco
passende Wendeschneidplatte	Nr. 273656 – 273749
minimaler 1. Einstich-Ø D_1	138 mm
maximale Schnitttiefe t_{max}	18 mm

maximaler 1. Einstich-Ø D ₂	190 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Stechbreite w	2 mm
Produktart	Schneidenträger