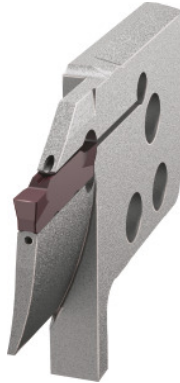


Garant
**Vario plus Eco Schneidenträger konvex für Planeinstich, rechts, Ø-Bereich
Einstich D1 / D2: 110/170mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	274516 110/170
GTIN	4067263950769
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Optimierte Systemstabilität durch mehrfache Schraubenklemmung und Formschluss.

Passend für:

Klemmhalter Nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Hinweis:

D_1 = minimaler Ø für den 1. Einstich / D_2 = maximaler Ø für den 1. Einstich.

Technische Beschreibung

Serie	Vario plus Eco
passende Wendeschneidplatte	Nr. 273656 – 273749
maximale Schnitttiefe t_{max}	21 mm
minimaler 1. Einstich-Ø D_1	110 mm

maximaler 1. Einstich-Ø D ₂	170 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Stechbreite w	3 mm
Produktart	Schneidenträger