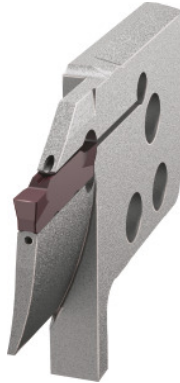


**Garant****Vario plus Eco Schneidenträger konvex für Planeinstich, rechts, Ø-Bereich  
Einstich D1 / D2: 140/230mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	274516 140/230
GTIN	4067263950776
Artikelklasse	21U

**Beschreibung****Ausführung:**

Optimierte Systemstabilität durch mehrfache Schraubenklemmung und Formschluss.

**Passend für:**

Klemmhalter Nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Achtung:**

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

**Hinweis:**

$D_1$  = minimaler Ø für den 1. Einstich /  $D_2$  = maximaler Ø für den 1. Einstich.

**Technische Beschreibung**

maximale Schnitttiefe $t_{\max}$	21 mm
minimaler 1. Einstich-Ø $D_1$	140 mm
passende Wendeschneidplatte	Nr. 273656 – 273749
maximaler 1. Einstich-Ø $D_2$	230 mm

Serie	Vario plus Eco
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Stechbreite w	3 mm
Produktart	Schneidenträger