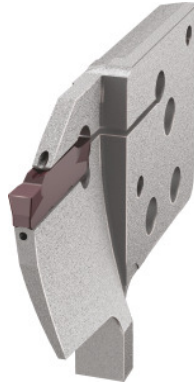


Garant**Vario plus Eco Schneidenträger konvex für Planeinstich, links, Ø-Bereich
Einstich D1 / D2: 110/170mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	274517 110/170
GTIN	4067263935292
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

Optimierte Systemstabilität durch mehrfache Schraubenklemmung und Formschluss.

Passend für:

Klemmhalter Nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Hinweis:

D₁ = minimaler Ø für den 1. Einstich / D₂ = maximaler Ø für den 1. Einstich.

Technische Beschreibung

maximaler 1. Einstich-Ø D ₂	170 mm
minimaler 1. Einstich-Ø D ₁	110 mm
maximale Schnitttiefe t _{max}	21 mm
passende Wendeschneidplatte	Nr. 273656 – 273749

Serie	Vario plus Eco
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Stechbreite w	3 mm
Produktart	Schneidenträger