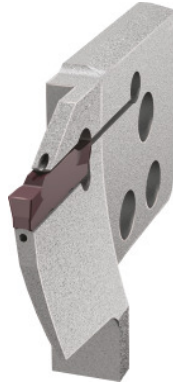


Garant**Vario plus Eco Schneidenträger konkav für Planeinstich, rechts, Ø-Bereich
Einstich D1 / D2: 43/60mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	274518 43/60
GTIN	4067263950837
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

Optimierte Systemstabilität durch mehrfache Schraubenklemmung und Formschluss.

Passend für:

Klemmhalter Nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Hinweis:

D_1 = minimaler Ø für den 1. Einstich / D_2 = maximaler Ø für den 1. Einstich.

Technische Beschreibung

minimaler 1. Einstich-Ø D_1	43 mm
maximaler 1. Einstich-Ø D_2	60 mm
Serie	Vario plus Eco
maximale Schnitttiefe t_{max}	18 mm

passende Wendeschneidplatte	Nr. 273656 – 273749
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Stechbreite w	3 mm
Produktart	Schneidenträger