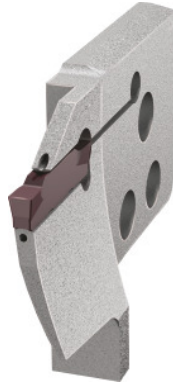


**Garant****Vario plus Eco Schneidenträger konkav für Planeinstich, rechts, Ø-Bereich  
Einstich D1 / D2: 90/130mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	274518 90/130
GTIN	4067263950868
Artikelklasse	21U

**Beschreibung****Ausführung:**

Optimierte Systemstabilität durch mehrfache Schraubenklemmung und Formschluss.

**Passend für:**

Klemmhalter Nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Achtung:**

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

**Hinweis:**

D<sub>1</sub> = minimaler Ø für den 1. Einstich / D<sub>2</sub> = maximaler Ø für den 1. Einstich.

**Technische Beschreibung**

minimaler 1. Einstich-Ø D <sub>1</sub>	90 mm
passende Wendeschneidplatte	Nr. 273656 – 273749
Serie	Vario plus Eco
maximaler 1. Einstich-Ø D <sub>2</sub>	130 mm

maximale Schnitttiefe $t_{\max}$	21 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Stechbreite w	3 mm
Produktart	Schneidenträger